


# Kabeldose ASI-SD-FK180

Teilenummer: 196089

FESTO

für ASI-Flachkabel, Profil um 180° gedreht.

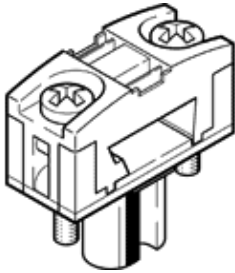

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	6,2 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Dose gerade
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 75$ V
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 60$ V
Strombelastbarkeit	3 A
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50 °C
Lagertemperatur	-30 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze