


AS-i-Modul ASI-EVA-4E-M12-5POL

Teilenummer: 197069

FESTO

AS-Interface für 4 Sensoreingänge.

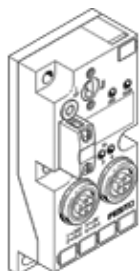

Datenblatt

Merkmal	Wert
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Betriebsspannung DC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Max. Anzahl Eingänge	4
Restwelligkeit AS-Interface	20 mVss
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Produktgewicht	200 g
Kennlinie Eingänge	nach IEC 1131-2, Typ 02
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung