


# Anschlussblock MHP1-PR10-3

Teilenummer: 197195

FESTO

für Halbmuffenventile MHP1-...-HC/TC.

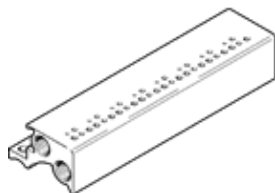

## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert   |
|--|--|
| Max. Anzahl der Ventilplätze           | 10   |
| Betriebsdruck                          | 0 ... 8 bar  |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B2-L   |
| Umgebungstemperatur                    | -10 ... 60 °C  |
| Befestigungsart Anschlussplatte        | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Befestigungsart Ventil                 | mit Innengewinde   |
| Pneumatischer Anschluss 1              | M7   |
| Pneumatischer Anschluss 3              | M7   |
| Werkstoff Anschlussplatte              | Aluminium-Knetlegierung                                    |