


Batterieblock MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB

Teilenummer: 197250

FESTO

zur Leiterplattenmontage von Anschlussplattenventilen MHA1-....-PI.

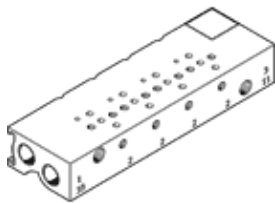

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung