
 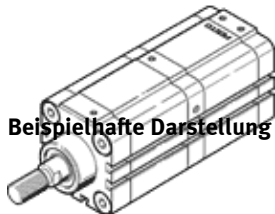


Tandemzylinder ADVUT-40x2- -A-P-A

Teilenummer: 197268

FESTO

für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde.
Bei diesem Produkt kann die Flanschbefestigung FUA-... nur an der Abschlussdeckelseite montiert werden. Mutter für Kolbenstangengewinde wird mitgeliefert.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 1 ... 150 mm |
| Kolben-Durchmesser | 40 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Profilrohr |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 1,1 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | getrocknete Luft, geölt oder ungeölt |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 633 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 1.387 N |
| Befestigungsart | wahlweise: mit Zubehör mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl |