


Schalldämpfer U-E-1/8-S

Teilenummer: 197478
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Nicht für Neukonstruktion verwenden. Alternativprodukt
siehe Support Portal.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.

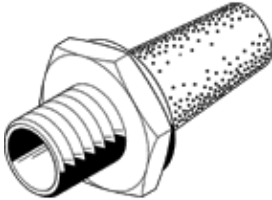

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 ... 8 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	1.400 l/min
Schalldruckpegel	80 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	7,5 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing