


Axialbausatz EAMM-A-P3-28D-40P

Teilenummer: 1982886

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

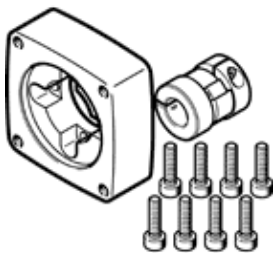

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	0,2 Nm
Produktgewicht	60 g
Schnittstellencode Aktuator	P3-28D
Schnittstellencode Motor In	40P
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28D
Werkstoffhinweis	RoHS konform