


# Axialbausatz EAMM-A-P5-28B-40P

Teilenummer: 1983122

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

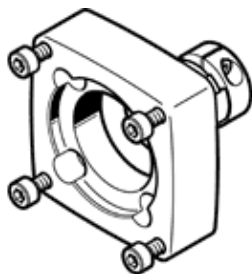

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1,1 Nm
Produktgewicht	50 g
Schnittstellencode Aktuator	P5-28B
Schnittstellencode Motor In	40P
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoffhinweis	RoHS konform