


# Schnellverschraubung CK-1/8-PK-4

Teilenummer: 2027

FESTO

Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung.

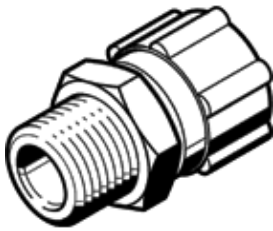

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,9 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich Wasser: G-Gewinde nur möglich mit OL-Dichtring
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	3,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtring	PA-verstärkt TPE-U(PU)