


Axialbausatz EAMM-A-S38-60P

Teilenummer: 2219110

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

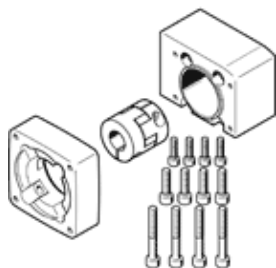

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	530 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoffhinweis	RoHS konform