


Axialbausatz EAMM-A-S48-60P

Teilenummer: 2220560

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

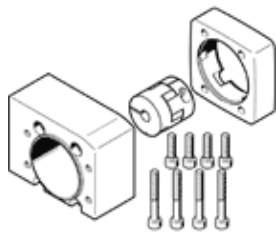

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	580 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoffhinweis	RoHS konform