


Netzteil CACN-3A-7-10

Teilenummer: 2247684
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

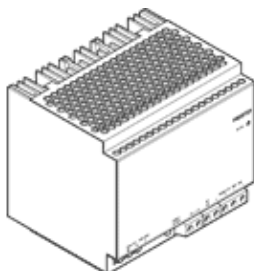

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	125 mm
Höhe	130 mm
Länge	157 mm
Einbaulage	freie Konvektion
Primärversorgung	1-phasig
Eingangsstrom	5,1 - 2,3 A
Nennausgangsspannung DC	48 V
Nennausgangsstrom	10 A
Eingangsspannungsbereich AC	100 ... 240 V
Netzausfallüberbrückung	50 ms
Netzfrequenz	45 ... 65 Hz
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 %
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Produktgewicht	2.800 g
Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	RoHS konform