


# Axialbausatz EAMM-A-D32-67A-S1

Teilenummer: 2256397  
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

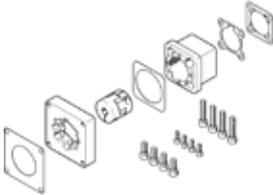

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32B
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform