


Flanschmanometer FMA-63-0,25-C

Teilenummer: 225783

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

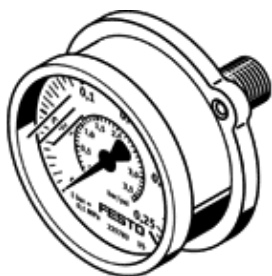

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 0,25 bar
Anzeigebereich	0 ... 3,6 psi
Entspricht Norm	EN 837-3
Nenngröße Manometer	63
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Betriebsmedium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Betriebsdruck	0 ... 0,25 bar
Faktor Wechselbelastung	0,9
Faktor Dauerbelastung	0,75
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Sichtscheibe	PMMA
Werkstoff Befestigungsring	Stahl
Werkstoff Schrauben	Stahl
Produktgewicht	120 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff