


Axialbausatz EAMM-A-P6-38A-40G

Teilenummer: 2297645

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

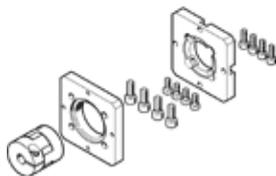

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	190 g
Schnittstellencode Aktuator	P6-38A
Schnittstellencode Motor In	40G
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A.2
Werkstoffhinweis	RoHS konform