


Getriebe EMGA-80-P-G5-EAS-80

Teilenummer: 2297691

★ Kernprogramm

passend für Servomotoren.

FESTO

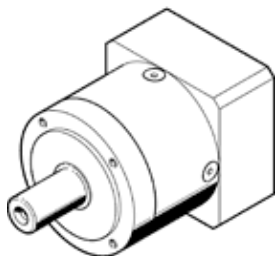

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	80 mm
Verdrehspiel	0,12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	7.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	110 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,45 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	176 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	6 Nm/arcmin
Produktgewicht	2.000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	80P
Werkstoffhinweis	RoHS konform