


Kupplung EAMC-42-50-8-19

Teilenummer: 2310376

FESTO

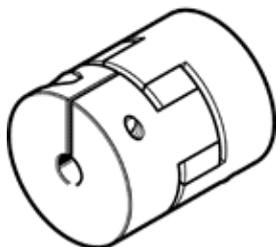

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	19 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	34,8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	140 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform