


Schalldämpfer U-1

Teilenummer: 2312

★ Kernprogramm

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

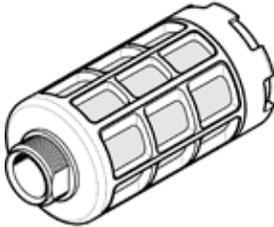

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	20.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	90 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	139,8 g
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform