


Spannhülse EAMH-145-19-C34

Teilenummer: 2429591

FESTO

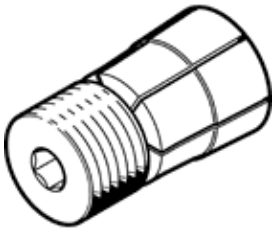

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Baugröße | 145 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 4.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 35,5 kgmm ² |
| Produktgewicht | 227 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |