


Anschlussplatte VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3

Teilenummer: 2605075

FESTO

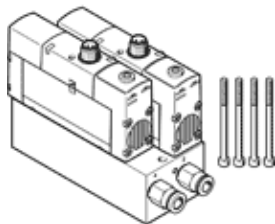

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	26 mm
Funktionsanschluss 32	G1/8
Funktionsanschluss 34	G1/8
Pneumatischer Anschluss 22	G1/8
Pneumatischer Anschluss 44	Anschlussplatte G1/8
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Normalnenndurchfluss	800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	1.200 g
Anschluss Steuerluft 14	M5
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff O-Ring	NBR
Werkstoff Schrauben	Stahl