


# Parallelbausatz EAMM-U-70-D40-60P-96

Teilenummer: 2617488

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

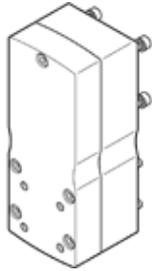

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1.730 g
Schnittstellencode Aktuator	D40B
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoffhinweis	RoHS konform