


Axialbausatz EAMM-A-D50-87A

Teilenummer: 2733781

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO

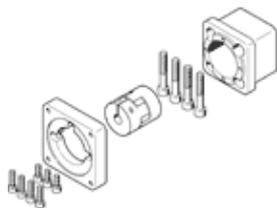

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12 Nm
Produktgewicht	860 g
Schnittstellencode Aktuator	D50B
Schnittstellencode Motor In	87A
Werkstoffhinweis	RoHS konform