


# Anschlussplatte VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Teilenummer: 2738672

FESTO

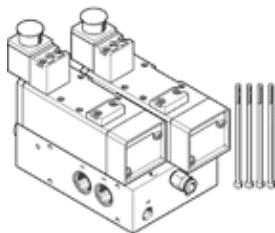

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                   |
|------------------------------------|--|
| Baubreite                          | 54 mm                                  |
| Funktionsanschluss 32              | G1/4                                   |
| Funktionsanschluss 34              | G1/4                                   |
| Pneumatischer Anschluss 22         | Anschlussplatte<br>G3/8                |
| Pneumatischer Anschluss 44         | Anschlussplatte<br>G3/8                |
| Einbaulage                         | beliebig                               |
| Betriebsdruck                      | 0 ... 16 bar                           |
| Steuerdruck                        | 3 ... 8 bar                            |
| Normalnenndurchfluss               | 2.000 l/min                            |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung      |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Mediumtemperatur                   | 0 ... 50 °C                            |
| Umgebungstemperatur                | 0 ... 50 °C                            |
| Produktgewicht                     | 3.400 g                                |
| Anschluss Steuerluft 14            | G1/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G3/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 4          | G3/8                                   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                           |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung                |
| Werkstoff O-Ring                   | NBR                                    |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl                                  |