


# Parallelbausatz EAMM-U-70-D32-70A-96-S1

Teilenummer: 2781711

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

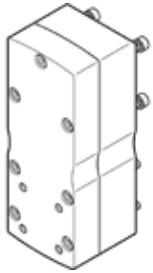

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1.750 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoffhinweis	RoHS konform