


Parallelbausatz EAMM-U-70-S48-60H-96

Teilenummer: 2801715

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

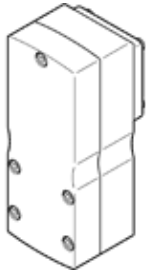

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1.780 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoffhinweis	RoHS konform