


Parallelbausatz EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

Teilenummer: 2803622

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

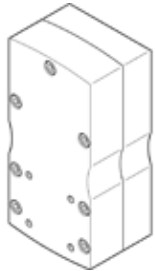

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	4.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	2.270 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	2 Nm
Übertragbares Drehmoment	50 Nm
Produktgewicht	12.100 g
Schnittstellencode Aktuator	D100B
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoffhinweis	RoHS konform