


Bremswiderstand CACR-KL2-40-W2000

Teilenummer: 2882343

FESTO

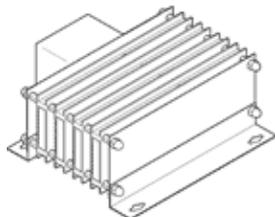

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	500
Einbaulage	freie Konvektion senkrecht
Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V	8.000 Ws
Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V	7.200 Ws
Leistung bei 35% ED und 20°C	2.000 W
Nennleistung Bremswiderstand	800 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 380 V	600 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 780 V	480 W
Widerstandswert	40 Ohm
Zulassung	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	2.400 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform