


Anschlussplatte VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

Teilenummer: 2999476

FESTO

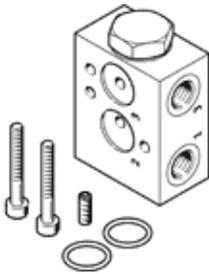

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	intern
Betriebsdruck Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Durchfluss Kv Belüftung	2,2 m ³ /h
Durchfluss Kv Entlüftung	8,6 m ³ /h
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	250 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium ematiert
Werkstoff Dichtungen	NBR