


Anschlussplatte NASE-1/4-NPT-1-ISO

Teilenummer: 30426

FESTO

mit Anschlussbild nach ISO 5599/I und vorkonfektioniertem,
integriertem elektrischem Anschluss nach ISO 5599/II. Anschlüsse seitlich.

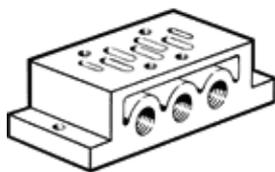

Datenblatt

Merkmal	Wert
Länge	6 mm
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	einschraubbar
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPTF
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPTF
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 4	1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 5	1/4 NPTF