


Anschlussplatte NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Teilenummer: 30427

FESTO

mit Anschlussbild nach ISO 5599/I und vorkonfektioniertem,
integriertem elektrischem Anschluss nach ISO 5599/II. Anschlüsse unten.

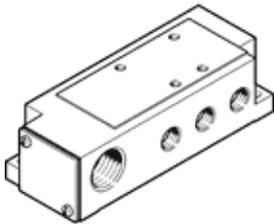

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Betriebsdruck | 0 ... 16 bar |
| Zulassung | UL - Recognized (OL) |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | 1/8 NPTF |
| Anschluss Steuerluft 14 | 1/8 NPTF |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 NPTF |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/4 NPTF |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 1/4 NPTF |
| Pneumatischer Anschluss 4 | 1/4 NPTF |
| Pneumatischer Anschluss 5 | 1/4 NPTF |