


Schwenkantrieb DRQ-80-270-PPV-A

Teilenummer: 30594
Auslaufprodukt

FESTO

für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

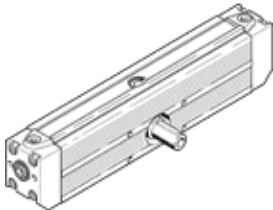

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 80 |
| Dämpfungswinkel | 69 deg |
| Schwenkwinkel | 270 deg |
| Toleranz der Endlagen | 4 deg |
| Dämpfung | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Zahnstange/Ritzel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 2,5 ... 10 bar |
| Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar | 1 Hz |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Theoretisches Drehmoment bei 6 bar | 75 Nm |
| Zulässiges Massenträgheitsmoment | 0,12 kgm ² |
| Produktgewicht | 21.700 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | G3/8 |
| Werkstoffinformation Antriebswelle | Einsatzstahl |
| Werkstoffinformation Dichtungen | TPE-U(PU) |