


# Verbindungsleitung KMC-1-24DC-5-LED

Teilenummer: 30933

FESTO

vorkonfektioniert, für C- und N1-Magnet.

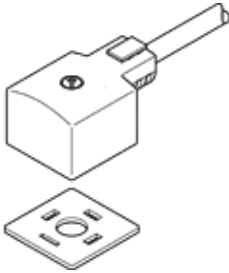

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Schaltzustandsanzeige                      | LED   |
| Befestigungsart                            | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3         |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Produktgewicht                             | 320 g   |
| Elektrischer Anschluss                     | Dose<br>Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 |
| Nennbetriebsspannung DC                    | 24 V  |
| Verpolungsschutz                           | für alle elektrischen Anschlüsse                |
| Schutzleiteranschluss                      | vorhanden                                       |
| Kabellänge                                 | 5 m   |
| Kabeldurchmesser                           | 6 mm  |
| Kabelaufbau                                | 3x0,75  |
| Schutzart                                  | IP67<br>nach IEC 60529                          |
| Umgebungstemperatur                        | -20 ... 80 °C                                   |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-RoHS-RL                                 |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften                       |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung            |
| Werkstoff Kabelmantel                      | PVC   |
| Werkstoff Gehäuse                          | PC  |
| Werkstoff Steckkontakte                    | Bronze  |