


Steckdosenleitung KMF-1-230AC-2.5

Teilenummer: 30936

FESTO

vorkonfektioniert, für F-Magnete.

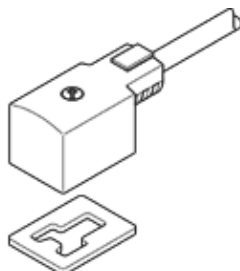

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze