


L-Stecknippel-Verschraubung LCN-M3-PK-3

Teilenummer: 30982

FESTO

schwenkbar, mit Dichtring.

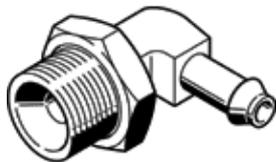

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss hochlegierter Stahl rostfrei