


Schutzschlauch-Verschraubung MKGV-36-M40

Teilenummer: 3152613

FESTO

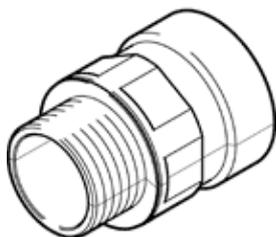

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	100
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Befestigungsart	mit Außengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Verschraubung	PA