


Schwenkflansch SNG-125

Teilenummer: 32974
Auslaufprodukt

FESTO

für Zylinder DNG, DNGU, passender Lagerbock LSNG, LSNSG.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

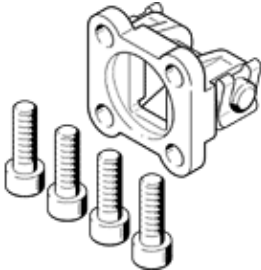

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 125 |
| Basierend auf Norm | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 1.805 g |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoffinformation Befestigung | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoffinformation Bolzen | Stahl verzinkt |
| Werkstoffinformation Schrauben | Stahl verzinkt |
| Werkstoffinformation Sicherung | Federstahl, verzinkt |