


Rückschlagventil H-1/8-A/I

Teilenummer: 3324

FESTO

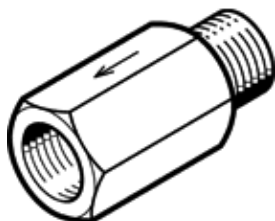

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	280 l/min
Betriebsdruck Mpa	0,04 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	0,4 ... 8 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	21 g
Werkstoff Dichtungen	NBR