


Fronteinheit ERMH-8-P-E17-15

Teilenummer: 3383151
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.

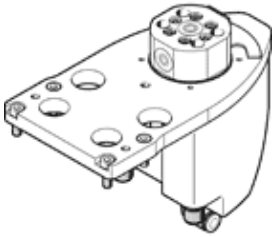

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Drehmodul mit Luftdurchführung
Einbaulage	beliebig
Drehwinkel	endlos
Getriebeübersetzung	30:1
Nenn Drehmoment	0,75 Nm
Wiederholgenauigkeit	±0,01 °
Max. Axialkraft	200 N
Produktgewicht	1.075 g
Einschaltdauer	100 %
Nennstrom Motor	0,31 A
Motorart	Servomotor
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss	350 l/min
Max. Abtriebsdrehzahl	200 1/min
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Nennleistung Motor	9,2 W
Spitzenstrom	0,61 A
Max. Kippmoment statisch	15 Nm
Spitzendrehmoment	1,8 Nm
Zulässiges Lastmassenträgheitsmoment	0,0026 kgm ²
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform