 



Vakuumsaugventil ISV-1/4

Teilenummer: 33970

FESTO

zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnapfen einer oder mehrere nicht belegt werden.

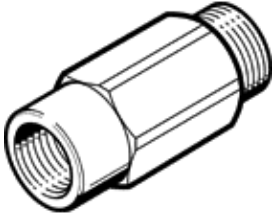

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | G1/4 |
| Abwurfimpulstauglichkeit | ≤ 8 MPa 8 bar |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar |
| Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) | 1,6 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 16 g |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Werkstoff Feder | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Filter | Aluminium-Knetlegierung Edelstahlgewebe |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Hohlschraube | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Schwimmer | POM |