 



Vakuumsaugventil ISV-3/8

Teilenummer: 33971

FESTO

zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnapfen einer oder mehrere nicht belegt werden.

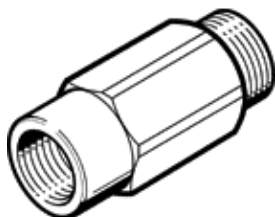

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	G3/8
Abwurfimpulstauglichkeit	≤ 8 MPa 8 bar
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1,5 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	33 g
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Filter	Aluminium-Knetlegierung Edelstahlgewebe
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schwimmer	POM