

 

Steckdose MSSD-F

Teilenummer: 34431

★ Kernprogramm

für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild Industriestandard.

FESTO

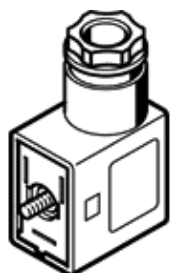

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Kabelabgang	gewinkelt
Hinweis zum Kabelabgang	um 180° umsetzbar
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	17 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Dose gewinkelt viereckige Bauform MSF
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	16 A
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabelverschraubung	Pg9
Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	≤ 1,5 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtungen	NBR