


Führungseinheit FENG-80- -KF

Teilenummer: 34491

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.

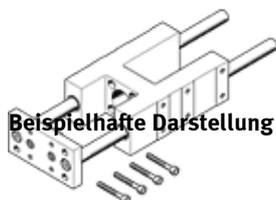

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Hub	10 ... 500 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft Fy	2.300 N
Max. Kraft Fy statisch	3.120 N
Max. Kraft Fz	2.300 N
Max. Kraft Fz statisch	3.120 N
Max. Moment Mx	170 Nm
Max. Moment Mx statisch	231 Nm
Max. Moment My	191 Nm
Max. Moment My statisch	259 Nm
Max. Moment Mz	191 Nm
Max. Moment Mz statisch	259 Nm
Verschiebekraft	40 N
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	77 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	10.430 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	77 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	54 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	3,9 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Vergütungsstahl