 



# Stoßdämpfer YSR-16-20-C

Teilenummer: 34573

FESTO

selbsteinstellend.

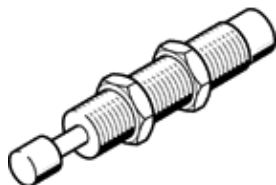

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Hub	20 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,3 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Max. Anschlagkraft	2.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	30 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	64.000 J
Max. Restenergie	0,16 J
Rückstellkraft	6 N
Produktgewicht	185 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl