


Vakuumsauger VAS-8-M5-NBR

Teilenummer: 34588

FESTO

mit Dichtring OL.

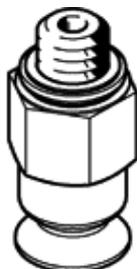

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	5,5 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	1,6 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	1,6 N
Befestigungsgewinde	M5
Saugerbefestigung	M5
Vakuumanchluss	M5
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR