 



Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/4-NPT

Teilenummer: 34878

FESTO

mit Dichtring OL.

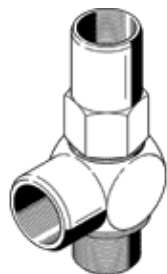

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss	0 ... 490 l/min
Betriebsdruck Mpa	0,03 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0,3 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,18 ... 1 MPa
Steuerdruck	1,8 ... 10 bar 26,1 ... 145 psi
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR