


# Verbindungsleitung KMYZ-2-24-2,5-LED

Teilenummer: 34997

FESTO

für Vakuumsaugdüse VAD-MYB, VADM, VADMI.

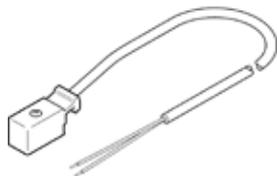

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	50 g
Elektrischer Anschluss	2-polig / 2-adrig Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Kabelaufbau	2x0,25
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Bronze