


Führungseinheit FEN-8/10- -KF

Teilenummer: 35197

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.

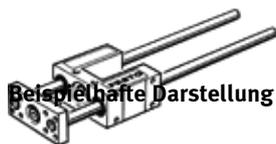

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8/10
Hub	1 ... 100 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft Fy	450 N
Max. Kraft Fy statisch	680 N
Max. Kraft Fz	450 N
Max. Kraft Fz statisch	680 N
Max. Moment Mx	11 Nm
Max. Moment Mx statisch	16 Nm
Max. Moment My	5 Nm
Max. Moment My statisch	7 Nm
Max. Moment Mz	5 Nm
Max. Moment Mz statisch	7 Nm
Verschiebekraft	15 N
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	8 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	300 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	8 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	30 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4,9 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert