


# Schwenkantrieb DRQ-32-360-PPVJ-A

Teilenummer: 35215  
Auslaufprodukt

FESTO

für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.

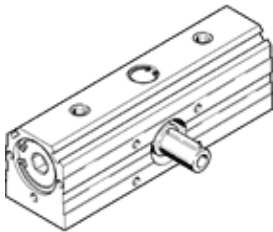

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Dämpfungswinkel	77,3 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig	-5 /+ 5 deg
Schwenkwinkel	360 deg
Dämpfung	PPVJ: Pneumatische Dämpfung, justierbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2,5 ... 10 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar	0,9 Hz
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar	5 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,002 kgm <sup>2</sup>
Produktgewicht	2.860 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffinformation Antriebswelle	Einsatzstahl
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU) NBR