


Entlüftungsschutz VABD-D3-SN-N12

Teilenummer: 3535104

FESTO

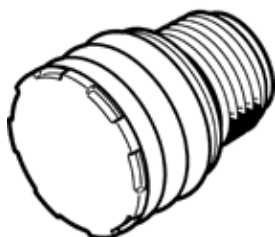

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1,2 MPa
Betriebsdruck	0 ... 12 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-50 ... 60 °C
Befestigungsart	einschraubbar mit Außengewinde
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Entlüftungsschraube	PA