


# Magnetspule

## VACC-S18-70-K5-16-U2D

Teilenummer: 3546913

FESTO

für Ankersystem F10, Kabelverschraubung NPT, 120 V DC, druckfeste Kapselung.

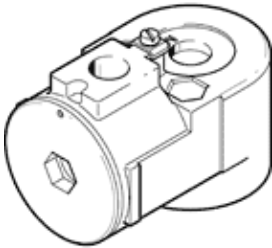

### Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	125 V DC: 7 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex-Umgebungstemperatur	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	1.700 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Aluminium-Knetlegierung Grauguss